


# Aksijalni komplet EAMM-A-S38-40P

Broj artikla: 2219044

☆ Kernprogramm

Suitable for electric drives.

FESTO

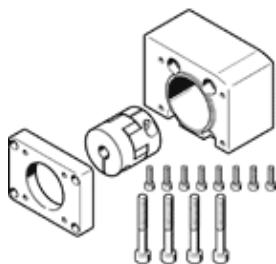

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	6,5 Nm
Težina proizvoda	380 g
Interface code, actuator	S38
Interface code, motor in	40P
Materijal - napomena	RoHS komfornost