


# Stezni rukavac EAMH-110-11-C34

Broj artikla: 2429555

FESTO

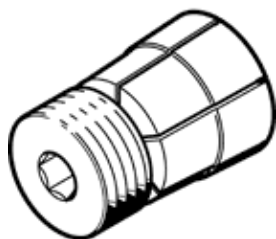

## Tehnički podaci

| Svojstvo                   | Vrednost               |
|----------------------------|------------------------|
| Veličina                   | 110                    |
| Položaj ugradnje           | proizvoljno            |
| Maks. brzina obrtanja      | 5.000 1/min            |
| PWIS conformity            | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura ležaja         | -25 ... 60 °C          |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %               |
| Temperatura okoline        | -10 ... 60 °C          |
| Moment inercije            | 32,2 kgmm <sup>2</sup> |
| Težina proizvoda           | 233 g                  |
| Materijal - napomena       | RoHS komformnost       |