


# Stezni rukavac EAMH-110-22-C34

Broj artikla: 2430411

FESTO

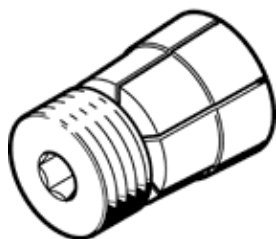

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	110
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	27,3 kgmm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	162 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost