

Leptirasti ventil VZFB-SZ-3"-TT-V4V4E


Broj artikla: 2468263

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Nominal width 3", with thread, SMS 1145, EPDM, material 1.4404.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO

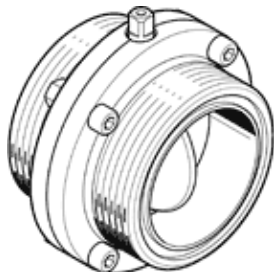

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|------------------------------------|--|
| Konstruktivna struktura | 2 pločasti razvodnik |
| Način aktiviranja | ručno |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak procesnog ventila | Spoljašnji navoj/spoljašnji navoj |
| Nazivni prečnik DN | 3" |
| Smer protoka | reverzibilno |
| Nazivni pritisak procesnog ventila | 10 |
| Moment aktiviranja | 18 Nm |
| Zasnovano na normi | SMS 1145 |
| Medijum | Voda neutralne tečnosti |
| Temperatura medijuma | -10 ... 120 °C |
| Materijal - napomena | Sadrži PWIS RoHS komfornost |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Material housing | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala kućišta | 1.4404 |
| Material disc | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala ploče | 1.4404 |
| Material shaft | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala vratila | 1.4404 |
| Težina proizvoda | 3.200 g |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |