


Nasadni priključak N-M5-PK-4

Broj artikla: 4902

FESTO

Sa zaptivnim prstenom.

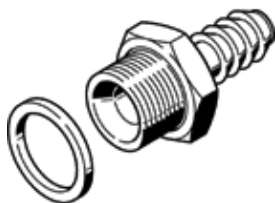

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Nazivni prečnik | 2,5 mm |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Zaptivni prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina kontejnera | 10 |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 2 g |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj M5 |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm |
| Material housing | Mesing |