


# Priključni blok MHP2-PR6-5

Broj dela: 525124

FESTO

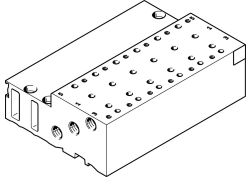

## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. broj mesta za ventile	6
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	426 g
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom sa H-šinom
Vrsta pričvršćivanja ventila	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M7
Pneumatski priključak 3	M7
Pneumatski priključak: 5	M7
Materijal priključne ploče	Aluminijumska legura za obrada