


# Spojni vod KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B

Broj artikla: 530942

FESTO

za adaptiranje rasporeda priključaka ZB (M1H) na ZC (M1BH).

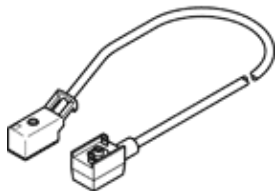

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodatne funkcije	Smanjenje struje držanja
Indikacija sklopnog položaja	LED
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Pritezni moment	0,25 Nm
Težina proizvoda	18 g
Električni priključak	Utičnica ugaona / utikač ugaoni četvorougaoni oblik / četvorougaoni oblik 2-polno / 2- polno
Struktura kabla	2x0,25
Prečnik kabla	3,4 mm
Dužina kabla	0,2 m
Priključak uzemljenja	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronza