

Utičnica KDS6-3/8-I

Broj artikla: 531651


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[samozaustavno, za sigurnosnu spojnicu prema ISO 4414](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO

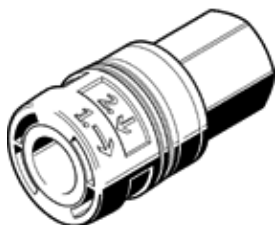

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	7,2 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,5 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.733 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	BIA TÜV
Nazivni moment pritezanja	21,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	115 g
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost