 



# Jedinica za učvrščivanje KEC-25-S

Broj artikla: 538244

FESTO

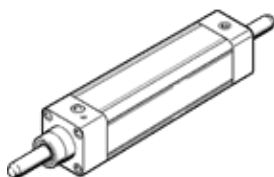

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta stezanja sa smerom delovanja	obostrano Stezanje oprugom, otpuštanje komprimovanim vazduhom
Sigurnosna funkcija	Stopping a linear movement
Performance level (PL)	Kat. 1, PLc
Pogonski pritisak	3,8 ... 8 bar
Max. permissible test pressure	10 bar
Min. pritisak oslobađanja	3,8 bar
okrugli materijal za stezanje	25 mm
Dozvola	IFA
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-mašine-smernica
Mesto izdavanja sertifikata	IFA 0404021
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Statička sila držanja	8.000 N
Težina proizvoda	15.600 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem sa priborom
Release connection, clamping unit	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	visokolegirani čelik
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material clamp jaws	Alatni čelik
Material piston	Aluminijumska legura za kovanje