


Motorska priрубnica EAMF-A-38A-40S/40T

Broj artikla: 562669

FESTO

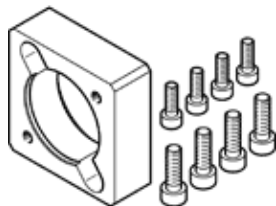

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	80 g
Interface code, motor in	40S 40T
Interface code, coupling housing	38A.2
Materijal - napomena	RoHS komfornost