


Priključna letva VABM-B6-E-N12-2

Broj artikla: 570725

FESTO

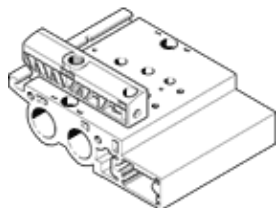

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	21 mm
Maks. broj ventilskih mesta	2
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Maks. pritezni moment, montaža H-profilom	1,5 Nm
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	2 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	5 Nm
Težina proizvoda	460 g
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 1	NPT1/2-14
Pneumatski priključak 3	NPT1/2-14
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje