


Priključna letvica VABM-P7-18MB-G18-M5-4

Broj dela: 8076387

FESTO

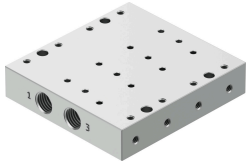

Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---------------------------------|
| Dimenzija mrežice | 18 mm |
| Dizajn | Smer priključivanja dole |
| Maks. broj mesta za ventile | 4 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Maks. obrtni moment pritezanja za pričvršćenje ventila | 0.6 Nm |
| Težina proizvoda | 180 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak: 2 | M5 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne lajsne | Aluminijumska legura za obrada |