


# T tipi çengelli rakor

## TCN-1/4-PK-4

Ürün numarası: 11964

FESTO

PAN, PUN, PP, PU, PR tipi plastik hortumlar için, sızdırmazlık halkalı, dönebilir.

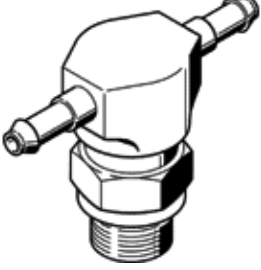

### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2,9 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	6 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum Çinko pres döküm