


Y-otomatik baęlantı QSY-12H

Ürün numarası: 130632
★ Standart ürün gamı
geçmeli burçlu.

FESTO

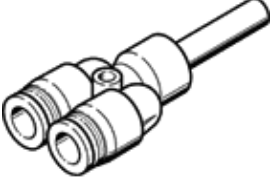

Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	7,3 mm
Montaj konumu	istenildięi gibi
Tank büyükükü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Sıcaklıęa baęlı çalışma basıncı	-0,95 ... 14 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 80 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün aęırlıęı	34 g
Çıkışların sayısı	2
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik baęlantı, giriş hattı	Otomatik nipel QS-12
Pnömatik baęlantı, çıkış	für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik