


# Otomatik / disli L-tipi rakor NPQP-L-R14-Q4

Ürün numarası: 132431

FESTO

Üretimden kalkan tipler. 2013'e kadar mevcut.

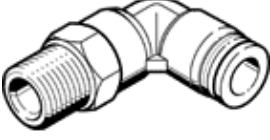

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	2,1 mm
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	4,5 g
Pnömatik bağlantı 1	R1/4
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 4 mm hortum için
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PP
Malzeme bilgisi, hortum kitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik