


Otomatik / disli L-tipi rakor NPQP-LQ-R18-Q6

Ürün numarası: 132440

FESTO

Üretimden kalkan tipler. 2013'e kadar mevcut.

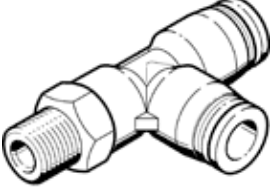

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	3,3 mm
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	8 g
Pnömatik bağlantı 1	R1/8
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 6 mm hortum için
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PP
Malzeme bilgisi, hortum kitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik