

 

# Basınç regülatörü LRMA-1/8-QS-4

Ürün numarası: 153489  
Üretimden kalkacak ürün

Manometreli.

İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO

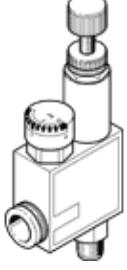

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	QS-4
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Standart nominal debi	59 l/min
Giriş basıncı	0 ... 9 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Tetikleme güvenliği	Kontra somunlu tırtırlı vida
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı pistonlu regülatör İçinden geçen basınçlı hava kaynaklı
Basınç göstergesi	Manometreli
Basınç ayar aralığı	1 ... 8 bar
Ürün ağırlığı	54,5 g
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, vida sızdırmazlığı	PTFE