

Y-otomatik baęlantı

QSY-1/2T-3/8-U


Ürün numarası: 153760

FESTO

indirger.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.

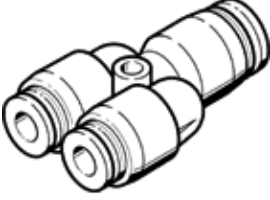

Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	5,9 mm
Montaj konumu	istenildięi gibi
Tank büyükölüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Sıcaklıęa baęlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava Vakum
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün aęırlıęı	35,3 g
Çıkışların sayısı	2
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik baęlantı, giriş hattı	Dış çap 1/2" hortum için
Pnömatik baęantı, çıkış	Dış çap 3/8" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik