


L dişli bağlantı CRQSL-1/4-8

Ürün numarası: 162874

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diş.

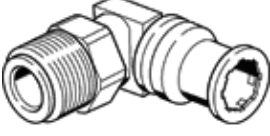

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	5,1 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım	L şekli
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-15 ... 120 °C
Ürün ağırlığı	30 g
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Bağlantı şekli	Altıgen köşe SW14
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş R1/4
Pnömatik bağlantı 2	8 mm hortum dış çapı için
Malzeme, vida dişli tapa	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Malzeme, sökme halkası	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	FPM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	Yüksek alışımli paslanmaz çelik