


Tek yön kısma valfi GRLA-M5-PK-3-LF-C

Ürün numarası: 175050

FESTO

Çıkışta (egzostta) kısma için, döner bağlantılı.

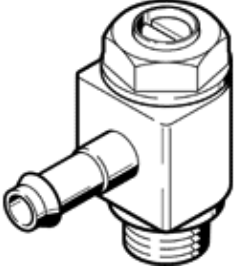

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	M5
Ayarlama elemanı	Yarık başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	40 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	42 ... 63 l/min
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	80 l/min
Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	85 ... 125 l/min
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	1,5 Nm
Ürün ağırlığı	7 g
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Nikel kaplı Pirinç
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Ayar vidası için malzeme bilgisi	Pirinç
Döner bağlantı için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm