

 

# Yaklaşım sensörü

## SMT-8-PS-S-LED-24-B

Ürün numarası: 175484

FESTO

Elektrikli, temassız, PNP, T-slotlu silindirler için, m8 soketli

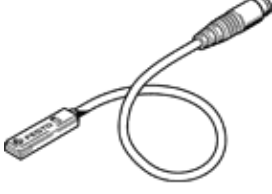

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	T-kanalı için
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Ölçme prensibi	magnetorezistif
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Anahtarlama süresi	≤ 0,2 ms
Kapama süresi	≤ 0,5 ms
Max. Çıkış akımı	100 mA
Max. Anahtarlama gücü DC	3 W
Gerilim düşmesi	≤ 1,8 V
Geriya kalan akım	≤ 0,1 mA
Kısa devre korumalı	Darbeli
Aşırı yüke karşı dayanıklı	Temin edilebilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Soketli kablo M8x1 3-pinli
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo uzunluğu	0,3 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR
Bağlantı şekli	T-kanalına sıkıştırılmış Kanala boylamasına takılabilir
Max. Sıkma torku	0,2 Nm
Ürün ağırlığı	10 g
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç TPE-U(PU) Yüksek alışımli paslanmaz çelik Nikel kaplı
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67