


Çoklu dağıtıcı QSQ-1/4T-3/16-U

Ürün numarası: 190609

FESTO

360° yönlendirilebilir, 4 çıkış.

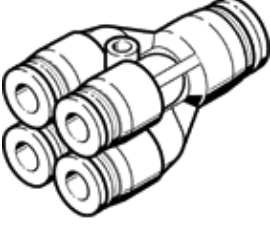

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	2,8 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Tank büyüklüğü	1
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	20,5 g
Çıkışların sayısı	4
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Dış çap 1/4" hortum için
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 3/16" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımli paslanmaz çelik