


## Çek valf H-QS-3/8-U

Ürün numarası: 190845

FESTO

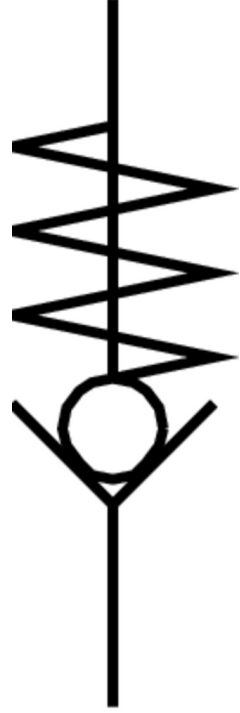

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-3/8
Pnömatik bağlantı 2	QS-3/8
Montaj türü	Hat kurulumu
Standart anma debisi	1550 l/min
Çalışma basıncı	-1 Bar...10 Bar
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Alüminyum
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Min. fark basıncı açma	0.1 Bar
Min. fark basıncı kapama	0.2 Bar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	62 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu