


Çek valf HA-1/8-QS-1/4-U

Ürün numarası: 190850

FESTO

Erkek dışten QS fiş konnektörüne doğru debi miktarı.
Bu tip vakum için uygundur

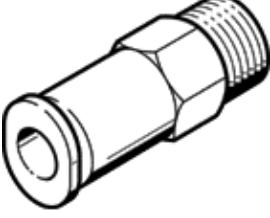

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf fonksiyonu | Çek valf fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | QS-1/4 |
| Bağlantı şekli | vidalanabilir |
| Standart nominal debi | 313 l/min |
| Çalışma basıncı | -1 ... 10 bar |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Malzeme, muhafaza | Pirinç |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Min. diferansiyel basınç, açma | 0,1 bar |
| Min. diferansiyel basınç, kapama | 0,2 bar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün ağırlığı | 21 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |