 



# Basınç regülatörü LR-QS-1/4-U

Ürün numarası: 190918  
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO

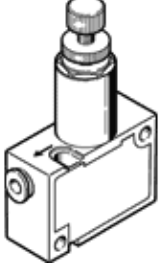

## Bilgi sayfası

| Özellik                  | Değer  |
|--------------------------|--|
| Ayar fonksiyonu          | Çıkış basıncı sabit                          |
| Pnömatik bağlantı 1      | QS-1/4                                       |
| Pnömatik bağlantı 2      | QS-1/4                                       |
| Bağlantı şekli           | geçiş delikli                                |
| Giriş basıncı            | 0 ... 10 bar                                 |
| Çevre sıcaklığı          | 0 ... 60 °C                                  |
| Malzeme, muhafaza        | PBT-kuvvetlendirilmiş                        |
| Kullanım havası          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Montaj pozisyonu         | istenildiği gibi                             |
| Ürün ağırlığı            | 46,9 g                                       |
| Malzeme, vida dişli tapa | Pirinç                                       |