

 

Basınç regülatörü LRMA-1/4-NPT-QS-5/16-U

Ürün numarası: 190923
Üretimden kalkacak ürün

Manometreli.

İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO

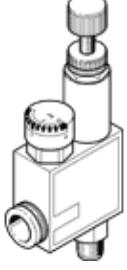

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	QS-5/16
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Giriş basıncı	0 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	83,5 g
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç