

Tek yön kısma valfi

GR-QS-1/2

 

Ürün numarası: 192756

FESTO

Tek yönlü kısma ayarı.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.

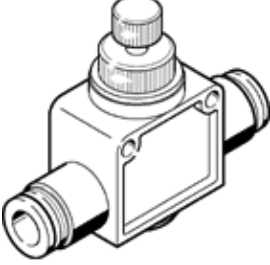

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Valf fonksiyonu | Tek yönlü kısma fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | QS-1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | QS-1/2 |
| Ayarlama elemanı | Tırtırlı vida |
| Bağlantı şekli | Seçenekler: geçiş delikli Hat döşeme |
| Kısma yönündeki standart nominal debi | 743 l/min |
| Çek valf yönündeki standart nominal debi | 463 l/min |
| Çalışma basıncı | 1 ... 9 bar |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Gövde için malzeme bilgisi | PBT-kuvvetlendirilmiş |
| Kullanım havası | Filtrelenmiş yağsız hava Filtrelenmiş hava, yağlı hava |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Kullanım havası sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 113 g |
| Çözme halkası için malzeme bilgisi | POM |
| Ayar vidası için malzeme bilgisi | Pirinç Nikel kaplı |