


Manifold BloęBaęlantı Bloęu MHP1-PR8-3-PI

Ürün numarası: 197215

FESTO

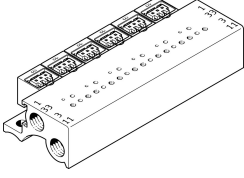

Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|---------------------------------------|--|
| Maks. valf yeri sayısı | 8 |
| Çalışma basıncı | 0 Bar...8 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yaęlı işletim mümkün (dięer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Baęlantı plakası montaj türü | geçiş delięi ile |
| Valf montaj türü | diři diři ile |
| Pnömatik baęlantı 1 | M7 |
| Pnömatik baęlantı 3 | M7 |
| Baęlantı plakası malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |