


Manifold BloğulBağlantı Bloğu MHP1-PR4-3-PI-PCB

Ürün numarası: 197243

FESTO

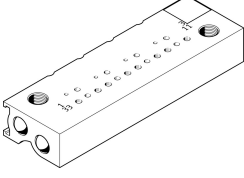

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Maks. valf yeri sayısı | 4 |
| Çalışma basıncı | 0 Bar...8 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...40 °C |
| Valf montaj türü | dişi diş ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | M5 |
| Pnömatik bağlantı 3 | M5 |
| Bağlantı plakası malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |