 



# Kayar valf W-3-1/8

Ürün numarası: 2339  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Normalde kapalı.  
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

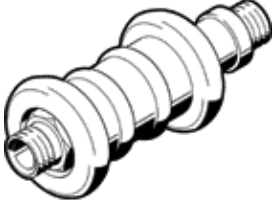

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 iki durumlu
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Tetikleme şekli	manuel
Bağlantı şekli	Hat döşeme vidalanabilir
Standart nominal debi	600 l/min
Nominal genişlik	3 mm
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Halka sürgüsü
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	çift yönlü
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	10 N
Ürün ağırlığı	40 g
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR