


Kelebek vana VZFB-SZ-3"-TT-V4V4V

Ürün numarası: 2468990
Üretimden kalkacak ürün

Nominal çap 3", vida dişli, SMS 1145, FPM, malzeme 1.4404.
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO

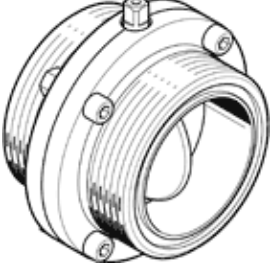

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2-yollu disk valf
Tetikleme şekli	manuel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Erkek dış/erkek dış
Nominal çap DN	3"
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	10
Tetikleme momenti	18 Nm
Standarda dayalı	SMS 1145
Ortam	Su Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-15 ... 140 °C
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4404
Malzeme, disk	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Disk için malzeme numarası	1.4404
Malzeme, mil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4404
Ürün ağırlığı	3.200 g
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma