


# Eksenel kit EAMM-A-T42-57A

Ürün numarası: 4327034  
★ Temel ürün gamı

FESTO

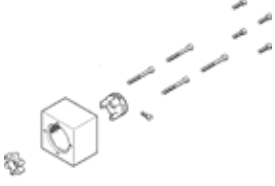

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	43 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	8.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabilmir dönüş momenti	6 Nm
Ürün ağırlığı	330 g
Arayüz kodu, aktüatör	T42
Arayüz kodu, motor giriş	57A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun