


# Hızlı dirsek bağlantı Hızlı L bağlantı LCK-1/4-PK-4

Ürün numarası: 4471

FESTO

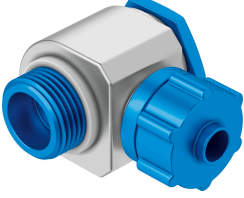

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2.9 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	L şekli
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	11 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için somunlu iç çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık halkası malzemesi	PA takviyeli TPE-U(PU)
İçi boş cıvata malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm