

 

Yaklaşım sensörü

SMT-8F-PS-24V-K2,5-OE

Ürün numarası: 525898

FESTO

elektriksel, kontaklı, PNP, sensör kanalı 8 olan tahrik elemanları için, üstten montaj, kablolu.

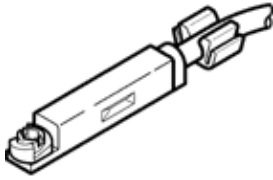

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Max. Çıkış akımı	100 mA
Kablo uzunluğu	2,5 m
Elektriksel bağlantı	3-damarlı Kablo
Tasarım	T-kanalı için
Kısa devre korumalı	evet
Ölçme prensibi	magnetorezistif
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Kapama süresi	≤ 11 ms
Anahtarlama süresi	$\leq 0,2$ ms
Max. Anahtarlama gücü DC	3 W
Geriya kalan akım	$\leq 0,1$ mA
Gerilim düşmesi	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
Ürün ağırlığı	30 g
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Bağlantı şekli	araya yerleştirebilir T-kanalına sıkıştırılmış
Malzeme hakkında not	Kupfer- und PTFE-frei
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR