


Bağlantı kablosu

KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B

Ürün numarası: 530942

FESTO

ZB (M1H) - ZC (M1BH) bağlantıların adaptasyonu için.

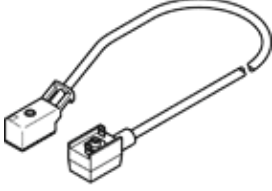

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ek fonksiyonlar	Tutma akımının düşürülmesi
Anahtarlama konum göstergesi	LED
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Sıkma torku	0,25 Nm
Ürün ağırlığı	18 g
Elektriksel bağlantı	Açılı soket / açılı fiş Kare tasarım / kare tasarım 2-pin / 2-pin
Kablo yapısı	2x0,25
Kablo çapı	3,4 mm
Kablo uzunluğu	0,2 m
Koruyucu topraklama bağlantısı	temin edilemez
Bağlantı şekli	Merkezi M2 vida ile bobinli valf üzerine
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bronz