


# Y-otomatik bağlantı QSY-F-8

Ürün numarası: 533935

FESTO

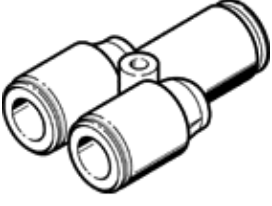

## Bilgi sayfası

| Özellik  | Değer                                       |
|--|---|
| Büyükölçü  | Standart                                    |
| Nominal genişlik                                 | 7,5 mm                                      |
| Tasarım yapısı                                   | İtme/çekme prensibi                         |
| Operating pressure complete temperature range    | -0,95 ... 16 bar                            |
| Kullanım havası                                  | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama         | Yağlamalı operasyon mümkün                  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK          | 3   |
| Gıda güvenliği                                   | Üretici beyanına göre                       |
| Çevre sıcaklığı                                  | 0 ... 150 °C                                |
| Müsaade edilebilirlik                            | Germanischer Lloyd                          |
| Ürün ağırlığı                                    | 27,6 g                                      |
| Pnömatik bağlantı 1                              | Dış çap 8 mm hortum için                    |
| Pnömatik bağlantı 2                              | Dış çap 8 mm hortum için                    |
| Malzeme hakkında not                             | RoHS'a uygun                                |
| Gövde için malzeme bilgisi                       | Pirinç<br>Krom ve nikel kaplı               |
| Dış sızdırmazlığı için malzeme bilgisi           | FPM   |
| Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi | FPM   |