


Darbe Emici YSRW-DGC-25-GF

Ürün numarası: 540348

FESTO

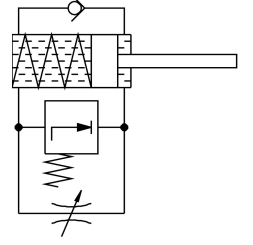

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Sönümleme	kendinden ayarlı yumuşak eğri
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/s
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik