


# Paralel kit EAMM-U-D60-52B

Ürün numarası: 543167

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.

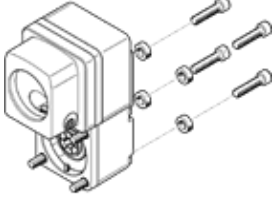

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	63
Montaj konumu	istenildiği gibi
Max. Devir	4.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	70,5 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,3 Nm
Aktarılabiliyor dönüş momenti	5,5 Nm
Ürün ağırlığı	1.530 g
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut