

 

# Yaklaşım sensörü

## SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D

Ürün numarası: 543866

FESTO

Elektrikli, temassız, PNP, T-slotlu silindirler için, üstten montaj, M8 soketli.

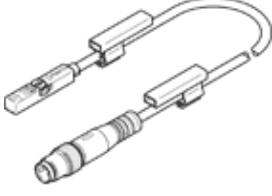

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Ölçme prensibi	magnetorezistif
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Max. Çıkış akımı	100 mA
Max. Anahtarlama gücü DC	3 W
Kısa devre korumalı	Darbeleri
Aşırı yüke karşı dayanıklı	Temin edilebilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Soketli kablo M8x1 3-pinli Dönebilir dişler
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo test koşulları	Zincir bağlantı hattı: 5 milyon çevrim, eğilme yarı çapı 75 mm Festo standardına uygun eğilme dayanımı, test koşulları talep üzerine verilir Test koşulları talep üzerine verilir
Kablo uzunluğu	0,3 m
Kablo özelliği	Standart + zincir bağlantı hattı
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) Yağa dayanıklı
Bağlantı şekli	Gerginleştirilmiş Kanala üst kısımdan takılır
Ürün ağırlığı	8,9 g
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç PA TPE-U(PU) Yüksek alışımlı paslanmaz çelik Nikel kaplı
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP68