


Körük kiti

DADB-S1-63-S176-250

Ürün numarası: 553507

FESTO

ISO 6432'ye uygun standart silindirler için

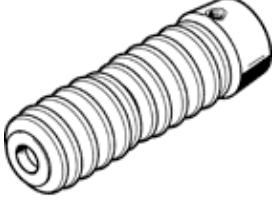

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dış çap | 57 mm |
| Büyükük | 63 |
| Strok aralığı | 176 ... 250 mm |
| Piston kolu uzantısı | 77 mm |
| Tasarım | Yuvarlak |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Körük kiti kanallı tahliye havasıyla |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 - Yüksek paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması | F5a |
| Ortama dayanım | Toz Mıdır Yağlar Gres yağı Yakıtlar |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Ürün ağırlığı | 113 g |
| Bağlantı şekli | Dış açılmış pim Dışı dişli |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, adaptör bileşenleri | PA-kuvvetlendirilmiş |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, körük | NBR |
| Malzeme, vida dişli pimler | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |