

 

Parmak kollu valf

VHEM-L-M52-M-G18

Ürün numarası: 561323
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Bu tip vakum için uygundur
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

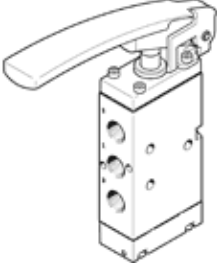

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu
Tetikleme şekli	manuel
Genişlik	20 mm
Standart nominal debi	500 l/min
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	4 mm
Kullanım talimatları	Yalnız elle aktive edin
Kumanda şekli	direkt
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	6,8 N
Ürün ağırlığı	164 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Material seals	NBR
Material housing	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama