


# Bağlantı Raylıterminal şerit VABM-L1-10AW-M7-5

Ürün numarası: 566549

FESTO

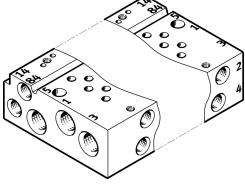

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	10.5 mm
Maks. valf yeri sayısı	16
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
DIN ray montajı için maks. sıkma torku	1.5 Nm
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.45 Nm
Duvara montaj maks. sıkma torku	1.5 Nm
Ürün ağırlığı	114 Gram
Kontrol havası bağlantısı 12/14	M5
Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84	M5
Pnömatik bağlantı 1	M7
Pnömatik bağlantı 2	M5
Pnömatik bağlantı 3	M7
Pnömatik bağlantı 4	M5
Pnömatik bağlantı 5	M7
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım