


Baęlantı Rayı|terminal řerit VABM-L1-10AW-M7-8

Ürün numarası: 566552

FESTO

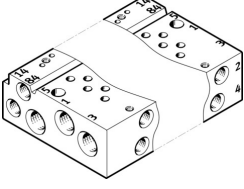

Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|---|--|
| Izgara ölçüsü | 10.5 mm |
| Maks. valf yeri sayısı | 16 |
| Çalışma basıncı | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Ruhsat | RCM işareti c UL us - Tanınan (OL) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| DIN ray montajı için maks. sıkma torku | 1.5 Nm |
| Valf montajı için maksimum sıkma torku | 0.45 Nm |
| Duvara montaj maks. sıkma torku | 1.5 Nm |
| Ürün aęırlığı | 168 g |
| Kontrol havası baęlantısı 12/14 | M5 |
| Kontrol tahliye havası baęlantısı 82/84 | M5 |
| Pnömatik baęlantı 1 | M7 |
| Pnömatik baęlantı 2 | M5 |
| Pnömatik baęlantı 3 | M7 |
| Pnömatik baęlantı 4 | M5 |
| Pnömatik baęlantı 5 | M7 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |