


# Manifold rayı VABM-L1-14W-G14-3

Ürün numarası: 566643

★ Temel ürün gamı

FESTO

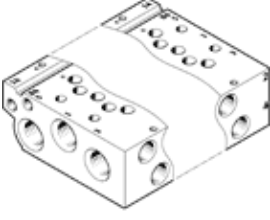

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	16 mm
Valf yerlerinin max. sayısı	16
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. sıkma torku, klemens rayı montajı	1,5 Nm
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	0,65 Nm
Maks. sıkma torku, duvar montaj	3 Nm
Ürün ağırlığı	306 g
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	M5
Pilot egzost bağlantısı 82/84	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı