


# Lineer Handling sistemi

## DHSL-25-EGC185TB-DGEA40

Ürün numarası: 574534

FESTO

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak  
bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.

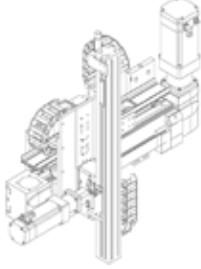

### Bilgi sayfası

| Özellik                                      | Değer  |
|--|--|
| Montaj                                       | Doğrusal rampa 25                                  |
| Etkin yük                                    | 0 ... 25 kg  |
| Silindir ünitesi, Z eksen                    | DGEA-40  |
| Silindir sistemi, Z eksen                    | Elektriksel<br>Dişli kayış tahriği                 |
| Orta konum, Z eksen                          | İsteğe bağlı                                       |
| Strok, Z eksen                               | 0 ... 600 mm                                       |
| Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen | ± 0,05 mm<br>± 0,05 mm                             |
| Silindir ünitesi, Y eksen                    | EGC-185-TB   |
| Silindir sistemi, Y eksen                    | Elektriksel<br>Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği |
| Orta konum, Y eksen                          | İsteğe bağlı                                       |
| Strok, Y eksen                               | 0 ... 8.500 mm                                     |
| Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen | ± 0,08 mm<br>± 0,08 mm                             |