


3-D Handling sistemi DHSR-15-EGC120TB-EGC120TB-DNCE40

Ürün numarası: 574554

FESTO

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak
bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.

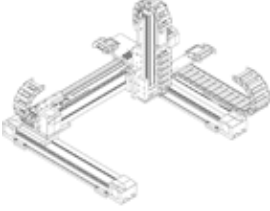

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj	üç boyutlu rampa 15
Etkin yük	0 ... 15 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	DNCE-40
Silindir sistemi, Z eksen	Elektriksel Dişli kayış tahriği
Orta konum, Z eksen	İsteğe bağlı
Strok, Z eksen	0 ... 200 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen	± 0,02 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	EGC-120-TB
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 2.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,08 mm ± 0,08 mm
Silindir ünitesi, X eksen	EGC-120-TB
Silindir sistemi, X eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, X eksen	İsteğe bağlı
Strok, X eksen	0 ... 8.500 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, X eksen	± 0,08 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,08 mm