


# T-Somunlu Baęlantı Rakoru TCK-1/4-PK-6-KU

Ürün numarası: 6266

FESTO

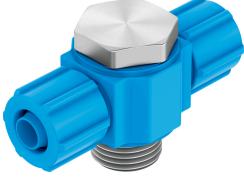

## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik	5.3 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık kenarı
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	T şekli
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diş G1/4
Pnömatik baęlantı 2	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için somunlu iç çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	POM
İçi boş cıvata malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Döner eklem malzemesi	POM