


Çabuk Bağlantı Rakoru NPQE-D-R12-Q16-P5

Ürün numarası: 8112934

FESTO

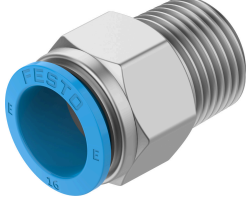

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 10 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Kaplama |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | düz şekil İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 5 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 Bar...8 Bar -13.775 000032...116 000032 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Temiz oda sınıfı | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4 |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 46.9 Gram |
| Montaj türü | Dış altıgen SW24 Alyan anahtarı SW10 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş R1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 16 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | mavi |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Dış contası malzemesi | PTFE |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | Paslanmaz çelik |