 



单向节流阀 GRLA-10-UNF-RS-B

产品代号: 151575

FESTO

用于排气节流,带有可转动接头.
该产品只可从Festo USA订购

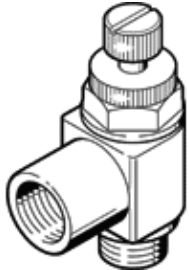

技术参数

特性	值
阀功能	单向节流阀功能,用于排气
气动连接,气口 1	UNF10-32
气动连接,气口 2	UNF10-32
调节元件	凸缘螺丝
安装类型	具有螺纹的
工作压力	0.2 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
工作介质	过滤、未润滑压缩空气,过滤精度40 衄 过滤、已润滑的压缩空气,过滤精度 40 衄
介质温度	-10 ... 60 °C