


# 快插接头 QS-1/4T-U

产品代号: 153630

FESTO

该产品只可从Festo USA订购  
将停产的产品, 供货至 2011.

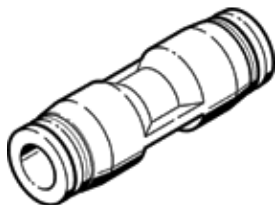

## 技术参数

| 特性         | 值                  |
|------------|--------------------|
| 尺寸         | 标准                 |
| 额定尺寸       | 4 mm               |
| 装配位置       | 任何                 |
| 容器尺寸       | 1                  |
| 设计结构       | 推/拉原理              |
| 工作压力       | -0.95 ... 10 bar   |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 10 bar   |
| 工作介质       | 过滤压缩空气<br>真空       |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 1                  |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C      |
| 授权         | Germanischer Lloyd |
| 产品重量       | 6.5 g              |
| 气动连接       | 用于 1/4" 气管外径       |
| 释放环的颜色     | 灰色                 |
| 材料备注       | 符合 RoHS            |
| 外壳的材料信息    | PBT                |
| 释放环的材料数据   | POM                |
| 气管密封的材料信息  | NBR                |
| 软管夹部分的材料数据 | 高合金钢, 耐腐蚀          |